

1) 六角螺母, 2) 平垫圈, 3) O形环



LISTED 5CM1
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



机械参数

固定	M20x1.0
绞合线长度L	2.00 m

材质

线芯绝缘材料	PVC
触点材料	铜合金
锁紧螺母材料	黄铜
	镀镍

环境条件

环境温度	-40...105 °C
防护等级	IP67

电气参数

工作电压 U_b	150 VDC / 150 VAC
额定电流, AWG 18 (40 °C)	10.0 A
额定电流, AWG 22 (40 °C)	1.0 A

电气连接

导线截面	22 AWG
导线数量	19
接口	M23x1-公头, 直头, 19-针

输出 / 接口

开关输出端	反效
-------	----


通用性参数

应用	内置式插头
许可/一致性	cULus EAC WEEE

备注

防护等级符合IEC 60529, 只能在拧紧状态下, 与相应的配对物搭配使用。

Connector Drawings

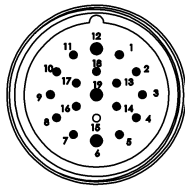

PIN 1: violet

PIN 2 : 红色

PIN 3 : 灰色

PIN 4 : 红色/蓝色

PIN 5 : 绿色

PIN 6 : 蓝色

PIN 7 : 灰色/桃红

PIN 8 : 白色/绿色

PIN 9 : 白色/黄色

PIN 10 : 白色/灰色

PIN 11 : 黑色

PIN 12 : 绿色/黄色

PIN 13 : 黄色/棕色

PIN 14 : 棕色/绿色

PIN 15 : 白色

PIN 16 : 黄色

PIN 17 : 桃红

PIN 18 : 灰色/棕色

PIN 19 : 棕色

Wiring Diagrams

