

1) Sechskantmutter, 2) O-Ring



LISTED 5CM1  
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)



### Allgemeine Merkmale

<b>Anwendung</b>	Einbaustecker
<b>Zulassung/Konformität</b>	cULus EAC WEEE

### Elektrische Merkmale

<b>Betriebsspannung <math>U_b</math></b>	600 VDC / 600 VAC
<b>Nennstrom (40 °C)</b>	10.0 A

### Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss</b>	7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
<b>Anzahl der Leiter</b>	4
<b>Leiterquerschnitt</b>	16 AWG

### Material

<b>Adernisolationsmaterial</b>	PVC
<b>Griffkörpermaterial</b>	Aluminium, eloxiert
<b>Kontaktmaterial</b>	Kupfer-Legierung, vergoldet
<b>Kontaktträgermaterial</b>	PVC
<b>Überwurfmutter-Material</b>	Stahl verzinkt

### Mechanische Merkmale

<b>Anzugsdrehmoment Kabelstecker</b>	1.5 Nm
<b>Befestigung</b>	1/2" NPT
<b>Litzenlänge L</b>	2.00 m


### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40...105 °C

### Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Connector Drawings

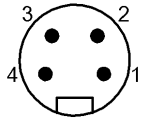

PIN 1: schwarz

PIN 2: weiß

PIN 3: rot

PIN 4: grün/gelb

## Wiring Diagrams

