

### Basic features

Компонент	Удаленный
Применение	для индуктивного элемента связи базового устройства BIC0073
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
Функция	Только питание

### Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	7/8", 5--конт.

### Electrical data

Выходное напряжение	24 В=
Номинальный выходной ток	5 А
Передаваемая мощность	120 W
Форма сигнала	однаправленный
Частота переключения	60 Гц

### Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-25...75 °C

### Functional safety

MTTF (40°C)	7.3 a
-------------	-------

### Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Индуктивные элементы связи  
**BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50**  
Код заказа: BIC0074

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Вес	850 g
Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Размеры	120 x 45 x 120 мм
Смещение	±4 мм

Типоразмер

Q120

Установка

незаподлицо

**Range/Distance**

Дальность действия	0...4 мм
Расстояние передачи	0...4 мм

**Remarks**


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

**Connector Drawings**

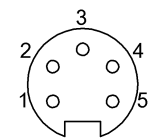

I