

1) Antennenanschluss, 2) LED (CP), 3) LED (Power), 4) Lesekopfanschluss X1, 5) Anzugsmoment



## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE EAC
-----------------------	-------------------

## Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige	Power (AN), LED grün CP (Code present), LED gelb Operating, LED gelb blinkend
------------------	---

## Elektrischer Anschluss

Anschluss	Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze	RCA-Buchse

## Zusatztext

Nur für Datenträger nach Norm ISO 15693 und ISO 14443A.  
 Nur in Verbindung mit BIS V-6xxx  
 Bei Erstausrüstung: Zubehör siehe [www.balluff.com](http://www.balluff.com)  
 Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.

## Material

Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------


## Mechanische Merkmale

Abmessung	112 x 48 x 97 mm
Anwendungsgewicht	375.00 g

## Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur	-20...70 °C
Schutzart	IP65 mit Steckverbinder
Umgebungstemperatur	-20...50 °C

## Connector Drawings

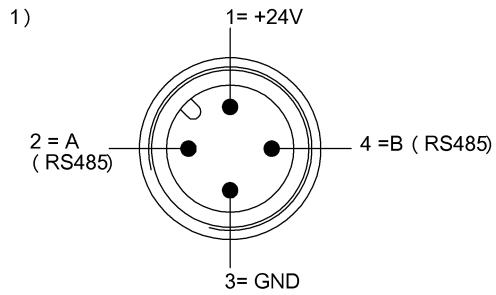

1) Ansicht in Steckrichtung