

1) 天线连接, 2) LED (CP), 3) LED (电源), 4) 读取头连接X1, 5) 拧紧力矩



显示 / 运行

功能显示	电源 (AN), LED绿色 CP (代码存在), LED黄色 运行, LED黄色闪烁
------	---

机械参数

尺寸	112 x 48 x 97 mm
应用重量	375.00 g

材质

外壳材料	铝
------	---

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击	是
EN 60068-2-32, 自由落体	是
EN 60068-2-6, 振动	是
存储温度	-20...70 °C
环境温度	-20...50 °C
防护等级	IP65, 带插接器

电气连接

接口	公头, 4-针
接口插槽	RCA-母头


通用性参数

许可/一致性	CE WEEE
--------	------------

备注

只能用于符合标准ISO 15693和ISO 14443A的数据载体。
 只能配合BIS V-6xxx使用
 在首次装备时：附件参见www.balluff.com
 在额定条件下，数值不得另行规定。

Connector Drawings

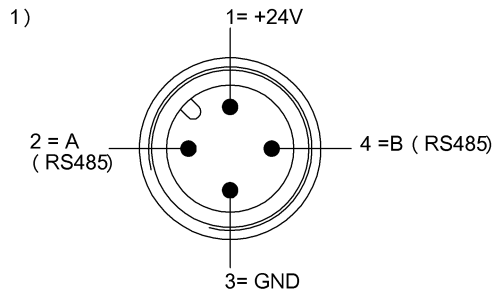

1) 视图沿插接方向