


両端コネクタケーブル

BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-010

オーダー番号: BCC0673

BALLUFF

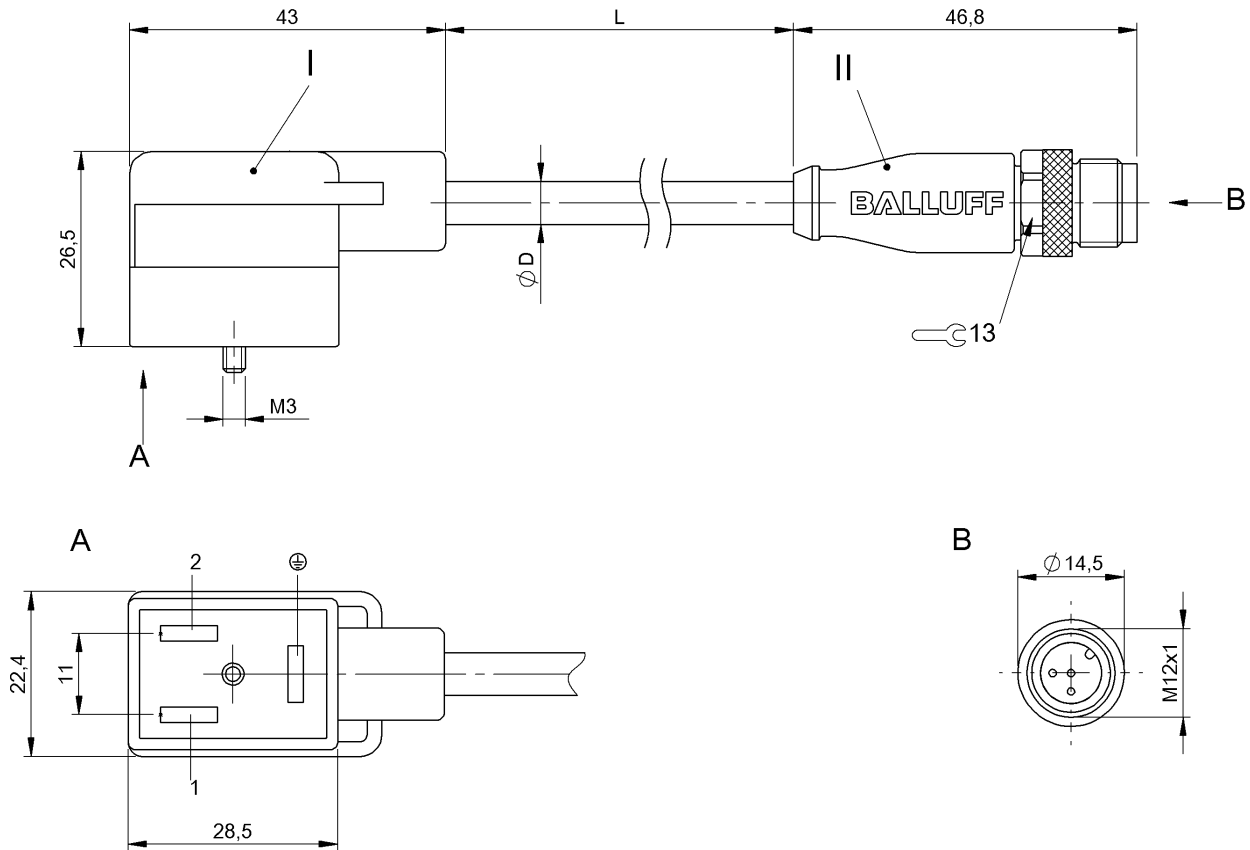

Basic features

| | |
|--------|-------------------|
| 承認/ 適合 | CE EAC WEEE |
|--------|-------------------|

Electrical connection

| | |
|-------------|----------------------------------|
| ケーブル | PVC 灰色, 1.00 m |
| ケーブル径 D | 5.00 mm \pm 0.20 mm |
| システム | モールド/モールド |
| 導体数 | 3 |
| 導体断面積 | 0.50 mm ² |
| 接続 1 | フォームB、Ind. -0°-ソケット, アンクル, 3-ピン |
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 最小曲げ半径、可動配線 | 10xD |
| 最小曲げ半径、固定配線 | 5xD |

Electrical data

| | |
|---------------------|-----------------|
| 保護回路 | サージ吸収ダイオード |
| 定格電流 (40 °C) | 4.0 A |
| 電源電圧 U _b | 24 VDC / 24 VAC |

Environmental conditions

| | |
|-----------------|---------------------|
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 5...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K |

Material

| | |
|-------------|-----------------|
| グリップ材質 | PUR/PUR |
| ケーブルシース材質 | PVC |
| コンタクトブロック材質 | PBT/TPU |
| ユニオンナット材質 | 真鍮 |
| 固定用ねじ材質 | ニッケルめっき スチール |
| 接点材質 | 真鍮/青銅 |

Mechanical data

| | |
|----------------|----------------|
| ケーブルコネクタ締付けトルク | 0.5 Nm/ 0.6 Nm |
| ケーブルシース、色 | 灰色 |
| ケーブル長 L | 1.00 m |

Remarks



耐油性、DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404) 準拠

IEC 60332-1-2 準拠の難燃性

* フォームB、産業規格

IEC 60529 または ISO 20653 準拠の保護構造、付属のカウンターピースを使用して締め付けた状態でのみ。

Connector Drawings

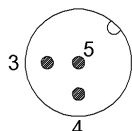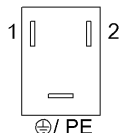

I

ピン 1 : 茶

ピン 2 : 青

ピン PE : 緑/ 黄

II

ピン 3 : 青

ピン 4 : 茶

ピン 5 : 緑/ 黄

Wiring Diagrams

