

Basic features

Homologation / conformité	CE WEEE
Utilisation	Mesure de niveau de remplissage

Electrical connection

Longueur de câble L	0.3 m
Nombre de conducteurs	3
Raccordement	M12x1, 4-pôles
Section de conducteur	0.34 mm ²
Type de raccordement	Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR

Electrical data

Consommation de courant max.	30 mA
Résistance de charge RL min. (U analogique)	2 kohms
Tension d'emploi Ub	18...32 VDC
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-40...85 °C
Température de stockage	-40...100 °C

Material

Matériau de l'enveloppe	PUR
Matériau du boîtier	PPS

Mechanical data

Fixation	Dôme à vis M4
----------	---------------

 
Output/Interface

Sortie analogique	Analogique, tension 0...10 V
-------------------	------------------------------


Range/Distance

Portée	40...1000 mm
Portée nominale Sn	1000 mm
Précision	±3 % FS

Connector Drawings



Wiring Diagrams

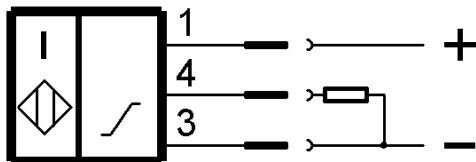

Technical Drawings

