


Y形分配器

BCC M415-VA04-VA04-U2005-015

订购代码: BCC08L3

BALLUFF

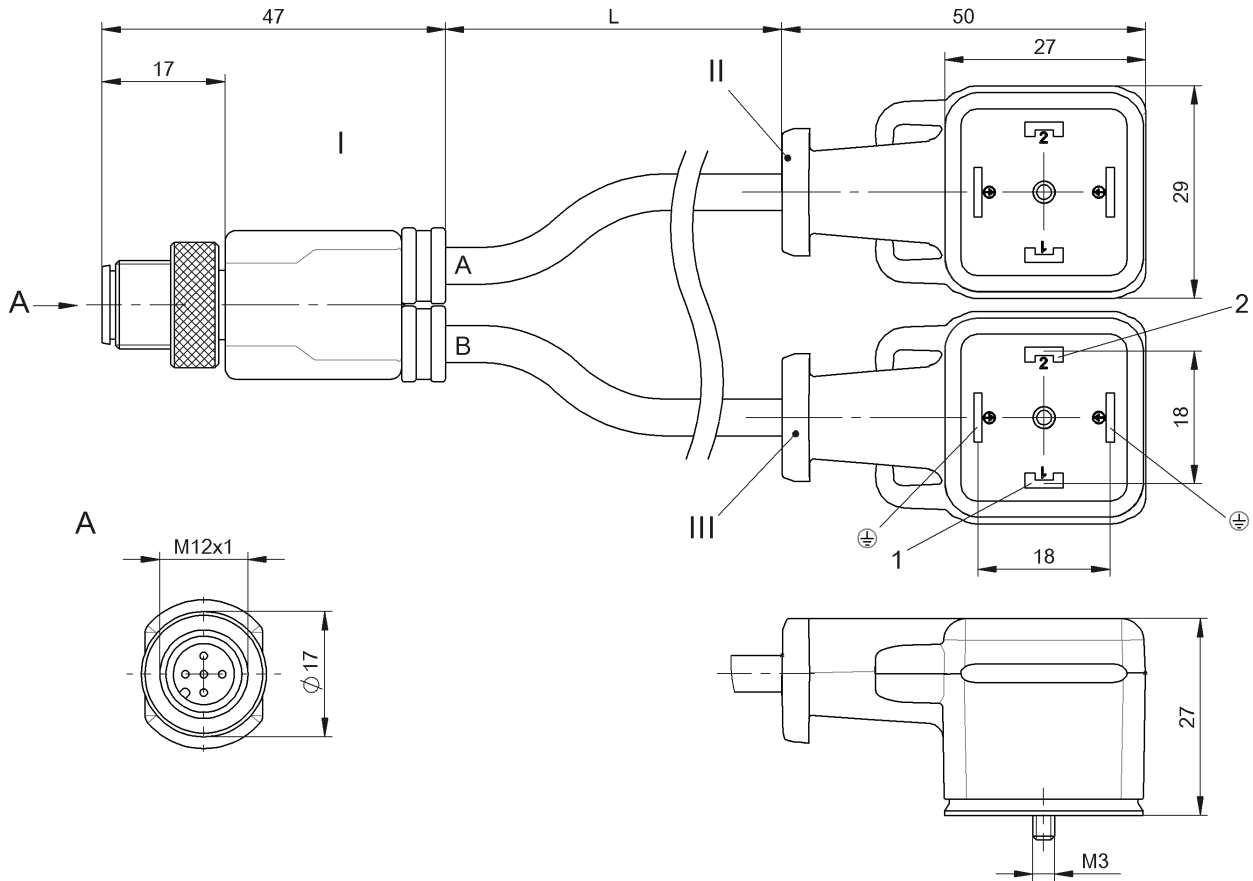

机械参数

导线长度L	1.50 m
最大加速度, 牵引链	5 m/s ²
最大垂直移动行程, 牵引链	2 m
最大水平移动行程, 牵引链	5 m
最大运行速度, 牵引链	200 m/min
电缆护套, 颜色	黑色
电缆插头拧紧力矩	0.6 Nm/-/-
电缆特性	牵引链适用

材质

固定螺栓材料	钢/钢
抓握部分材料	PUR/PUR/PUR
电缆护套材料	PUR
触点座材料	TPU/PBT/PBT
触点材料	黄铜/黄铜/黄铜
锁紧螺母材料	黄铜 镀镍

环境条件

电缆温度, 固定敷设	-50...80 °C
电缆温度, 柔性敷设	-25...80 °C
电缆温度, 牵引链	-25...60 °C
防护等级	IP67/IP67/IP67

电气参数

工作电压U _b	60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)	4.0 A

Y形分配器

BCC M415-VA04-VA04-U2005-015

订购代码: BCC08L3

BALLUFF

电气连接

导线截面	0.50 mm ²
导线数量	3/3
接口01, 规格	直头
接口02, 规格	弯头
接口03, 规格	弯头
接口1	M12x1-公头, 直头, 5-针, A-编码
接口2	A18-阀门插头, 弯头, 4-针
接口3	A18-阀门插头, 弯头, 4-针
电缆直径D	4.60 mm ±0.20 mm

电缆, 弯曲循环, 最小	500万
电缆, 最小弯曲半径, 固定敷设	5 x D
电缆, 最小弯曲半径, 柔性敷设	10 x D
系统	注塑包覆/注塑包覆/注塑包覆
针脚数	5/4/4

通用性参数

许可/一致性	CE
	EAC
	WEEE

备注

电缆结构符合UL-AWM Style 20549

* 结构A, 符合EN 175301-803

耐火性符合IEC 60332-2-2


无硅酮

无卤素

耐油性符合DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

防护等级符合IEC 60529, 只能在拧紧状态下, 与相应的配对物搭配使用。

Connector Drawings

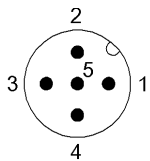

I


Pin 1 : 未占用

PIN 2 : 棕色

PIN 3 : 蓝色

PIN 4 : 棕色

PIN 5 : 绿色/黄色

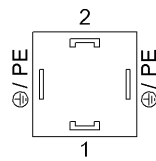

II, III

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 蓝色

PIN PE : 绿色/黄色

Wiring Diagrams

