


Verbindingskabels  
**BCC A315-A325-30-335-VX45W6-200**  
 Bestelcode: BCC09EK

# BALLUFF

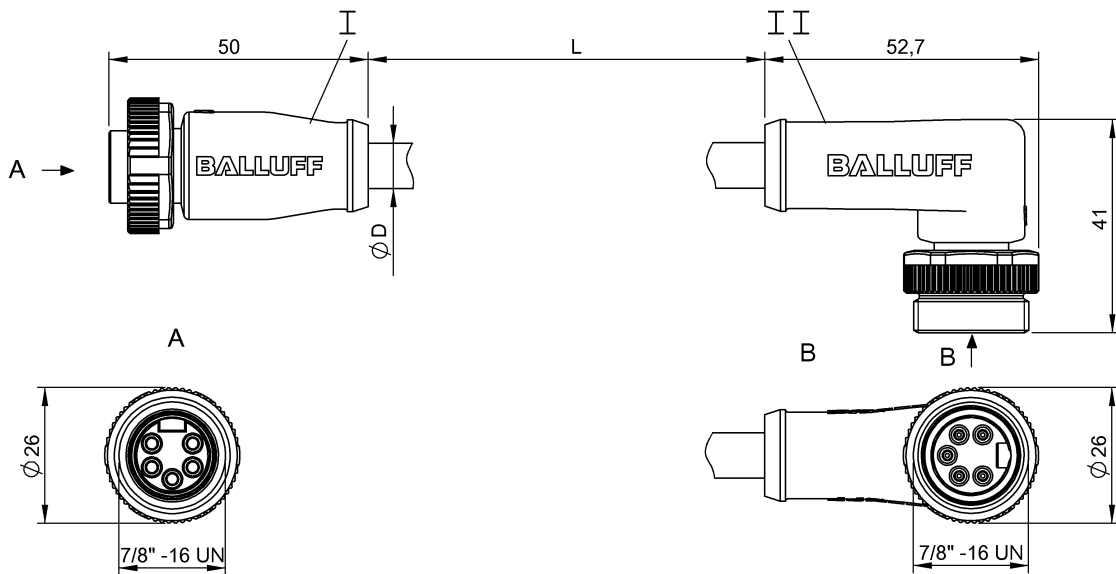

4MT5  
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



### Basic features

Goedkeuring / conformiteit	cULus EAC WEEE
----------------------------	----------------------

### Electrical connection

Aansluiting 1	7/8"-Bus, Rech, 5-polig
Aansluiting 2	7/8"-Stekkers, Gebogen, 5-polig
Aantal leidingen	5
Draaddoorsnede	16 AWG
Kabel	PVC geel, 20.00 m
Kabeldiameter D	12.58 mm ±0.25 mm
Systeem	omspotten/omspotten

### Electrical data

Bedrijfsspanning UB	300 VDC / 300 VAC
Leiding nominale spanning AC max.	600 V
Leiding nominale spanning DC max.	600 V
Nominale stroom (40°C)	9.0 A

### Remarks

Kabel op rol: PVC UL-vergunning, 16/5 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V  
 Beschermingstype conform IEC 60529, alleen in vastgeschroefde toestand met het bijbehorende tegenstuk.

### Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP67, IP68/IP67, IP68
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-40...105 °C


### Material

Contactmateriaal	Messing/Messing
Kabelmantelmateriaal	PVC
Materiaal contactdrager	PUR/PUR
Materiaal greeplichaam	PUR/PUR
Materiaal wartelmoer	Zink-spuitgietwerk/Zink-spuitgietwerk

### Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	1.5 Nm/1.5 Nm
Kabellengte L	20.00 m
Kabelmantel, kleur	geel

## Connector Drawings

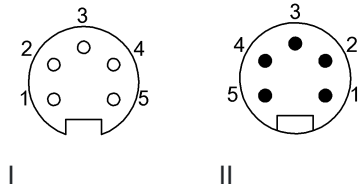

## Wiring Diagrams

