

Basic features

Исполнение	Система освещения станков
Комплект поставки	Системы освещения станков Ø 45 мм
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием

Electrical data

Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	500 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Suitable for continuous operation

Комплектующие заказываются отдельно.

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...40 °C

Material

Материал	Алюминий анодирован. Боросиликатное стекло
----------	---


Mechanical data

Размеры	Ø 45 x 420 mm
---------	---------------

Optical features

Вид излучения	СД белого света, диффузный
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	380 x 42 mm
Сила света	1450 lm
Угол излучения	120 °
Цветовая температура	5000 K

Connector Drawings

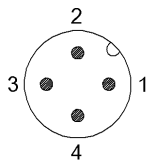

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: 0 В, =

Конт. 4: не занят