

Код заказа: BCC0KAN

[illegible]

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE Ecolab WEEE
---	----------------------

Диаметр кабеля D	5.10 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ черный, 10 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	2
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	250 VDC / 250 VAC


Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Высококачественная сталь (1.4404)
Материал оболочки кабеля	PBX

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

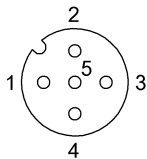

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

