

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.00 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ экранир. черный, 5 m
Количество контактов	12
Количество проводников	12
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	Hirose 10A-10P-12S-Гнездо, прямой, 12-конт.
Сечение проводника	24 AWG
Система	подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	140 VDC / 100 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Environmental conditions

Степень защиты	IP50
Температура кабеля, гибкая прокладка	-15...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал накидной гайки	никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings



Конт. 1: черный
Конт. 2: коричневый
Конт. 3: красный
Конт. 4: оранжевый
Конт. 5: желтый
Конт. 6: зеленый
Конт. 7: синий
Конт. 8: фиолетовый
Конт. 9: серый
Конт. 10: белый
PIN11: white/black
PIN12: white/brown

Wiring Diagrams (Schematic)

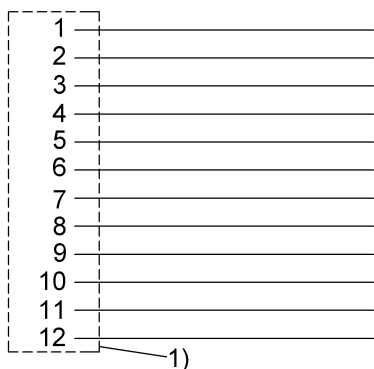

1) Экран на накидную гайку