

1) от кабельного барабана

Basic features

Область применения очень хорошая мех. прочность

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.10 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	4
Сечение проводника	0.34 mm ²
Цвет защитной оболочки	Серебро

Environmental conditions

Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...90 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...90 °C

Material

Материал защитной оболочки	V2A
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Оболочка кабеля, цвет	черный
-----------------------	--------

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Невоспламеняемость по UL FT2

Простые кабели

BCC 0000-0000-00-003-MW8434-500

Код заказа: BCC0KR3

BALLUFF

Connector Drawings

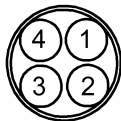


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный