


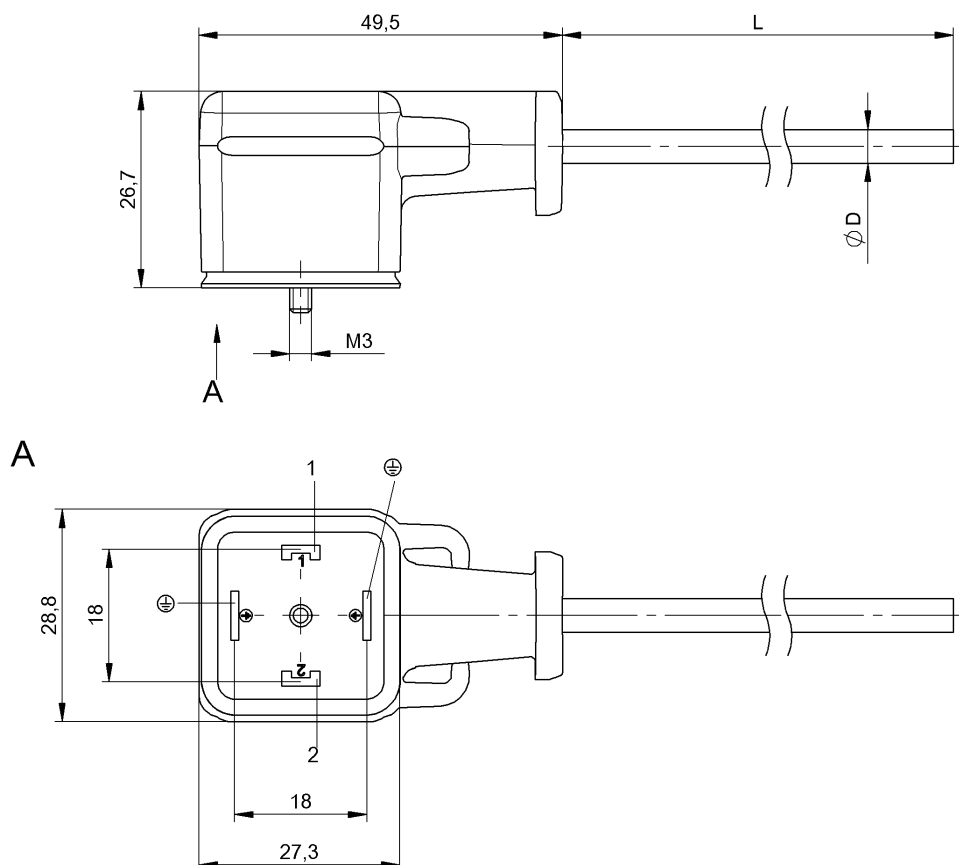

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Display/Operation

Индикация функций	СД желтый
-------------------	-----------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR черный, 2.5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	7,5 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	4 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	2
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	A, DIN-0°/180°, штекер клапана, угловой, 4-контактный
Сечение проводника	0.75 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...90 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...90 °C

Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал стопорных винтов	Сталь

Провода с разъемами
BCC VA04-0000-10-143-PX0275-025
Код заказа: BCC0KUA

BALLUFF

Mechanical data

Длина кабеля L 2.50 m

 
Момент затяжки
Оболочка кабеля, цвет

0,5 Нм
черный

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2
Невоспламеняемость по UL FT2
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
* Типоразмер A по EN 175301-803
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: черный
Конт. 2: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

