


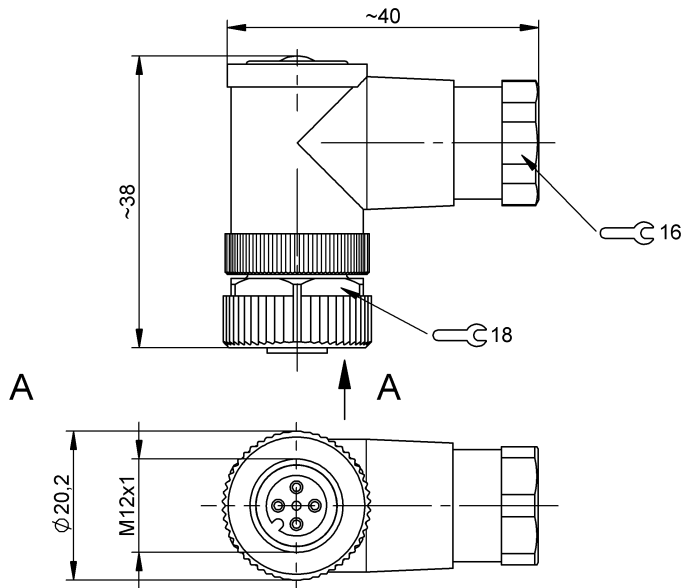

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	СД зеленый
-------------------------------	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data


Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Connector Drawings

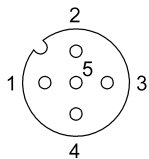

Конт. 1-4 можно использовать

 Wiring Diagrams (Schematic)



1) СД зеленый = индикация работы

2) СД желтый = работа