

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE Ecolab WEEE
---	----------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.50 mm ±0.20 mm
Кабель	ПВХ черный, 1 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	2
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...70 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Высококачественная сталь (1.4404)
Материал оболочки кабеля	ПВХ


Mechanical data

Длина кабеля L	1.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings

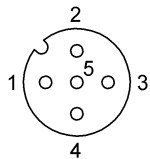

Конт. 1: не занят

Конт. 2: не занят

Конт. 3: коричневый

Конт. 4: черн.

Конт. 5: не занят

Wiring Diagrams (Schematic)

