


Соединительные провода
BCC A324-A324-30-304-EX44W6-003
Код заказа: BCC0L40

BALLUFF

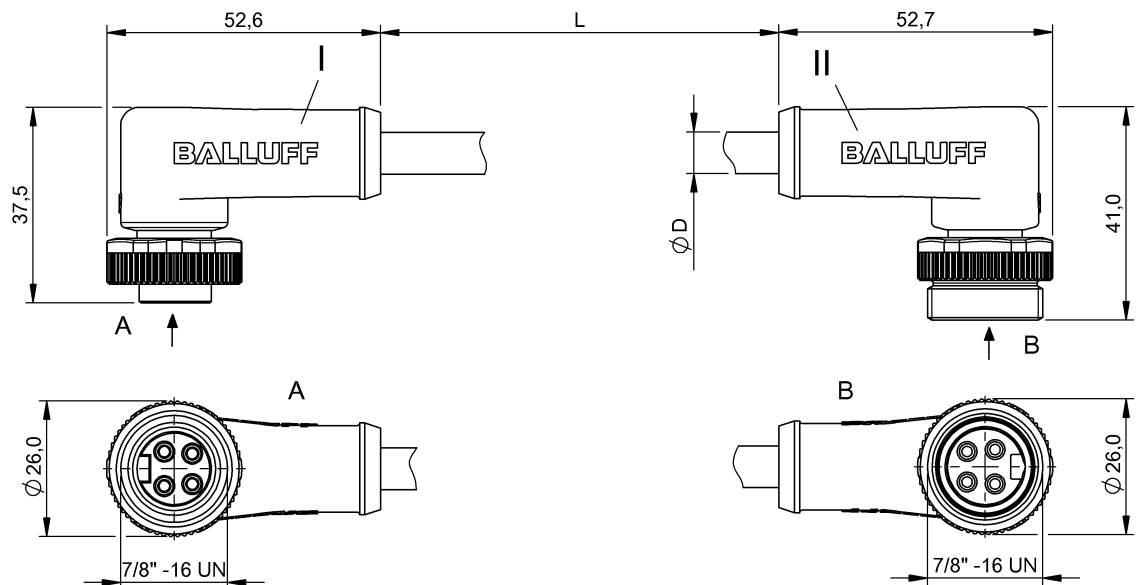

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE
---	---------------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.90 mm ±0.25 mm
Кабель	TPE Yellow, 0.3 m
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Female, angled, 4-pin
Разъем 2	7/8"-Male, angled, 4-pin
Сечение проводника	16 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 2037
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc/Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data


Длина кабеля L	0.30 m
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

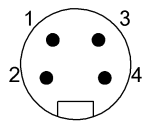

II

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

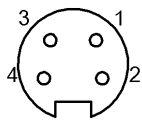

I

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

