


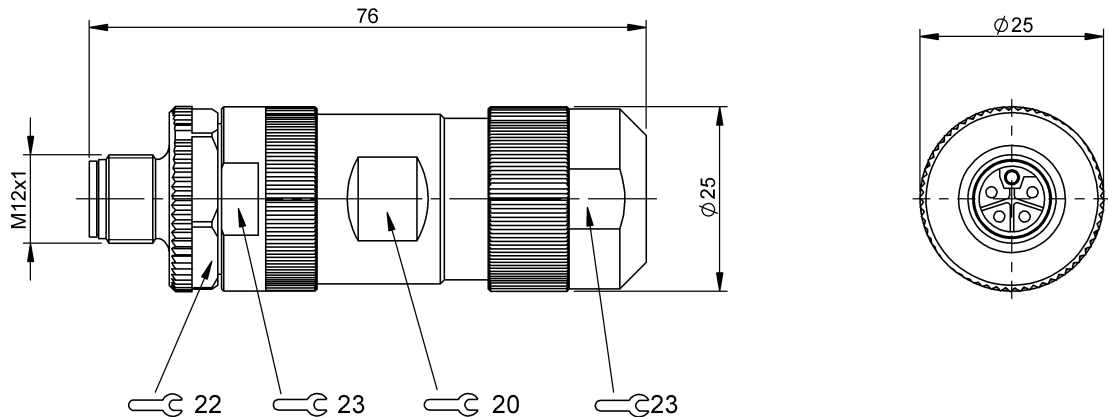

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE cURus UKCA
---	-----------------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8...13 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., L-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	16.0 A
Рабочее напряжение U _b	63 VDC / 63 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Gold plated
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Сечение в месте соединения	2.50 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

