

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS VM-343-501/10-S115
Код заказа: BIS019W

BALLUFF


Material		Mechanical data	
Материал корпуса	Латунь, никелир.	Размеры	Ø 14.5 x 82.1 mm
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.	Снаряженная масса	50 g
		Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Только в сочетании с BIS V-61xx
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Антенна LF (70/455 кГц) рассчитана на соединительный кабель 10 м.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

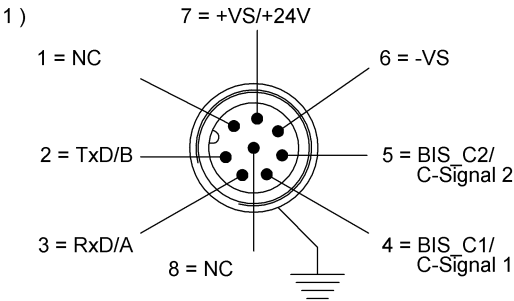

1) Вид в направлении вставки