

Basic features

Certificação/conformidade	EAC
	cURus
	WEEE

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25...85 °C

Electrical connection

Conexão	7/8"-16 UN-Female, Straight, 4-pin
Diâmetro do cabo D	8...10 mm
Quantidade de contatos conectáveis	4
Sistema	confeccionável

Material

Material da porca de capa	Fundição de zinco sob pressão
Material de contato	Latão
Material do corpo do manípulo	PBT
Material do porta-contatos	PUR, PA

Electrical data

Corrente nominal (40°C)	9.0 A
Tensão de serviço UB	600 VDC / 600 VAC


Mechanical data

Fixações dos fios	Terminais com parafuso
Seção transversal da conexão	0.14...1.5 mm ²
Torque de aperto do conector do cabo	1,5 Nm

Remarks

Classe de proteção conforme a IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a peça contrária pertinente.

Connector Drawings

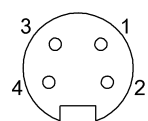

PINO 1-4 utilizável