

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Teach-Adapter
Teachfunktion	Pin3 auf Pin2
Verwendung	für Ultraschall-Sensoren BUS
Zulassung/Konformität	CE WEEE

Anzeige/Bedienung

Betriebsspannungsanzeige	nein
Einsteller	Taste
Funktionsanzeige (Pin 2)	nein
Funktionsanzeige (Pin 4)	nein

Ausgang/Schnittstelle

Schaltausgang	nein Schließer (NO)
---------------	---------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	60 VDC
------------------------	--------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	M12x1-Buchse, 5-polig
Anschluss 2	M12x1-Stecker, 5-polig
Anschlussart	PUR
Anzahl der Leiter	5
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabeldurchmesser D	5.00 mm \pm 0.20 mm
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²

Material

Gehäusematerial	PA
Griffkörpermaterial	PUR
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PUR
Mantelmaterial	PUR
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss


Mechanische Merkmale

Abmessung	12 x 30 x 300 mm
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...80 °C

Connector Drawings

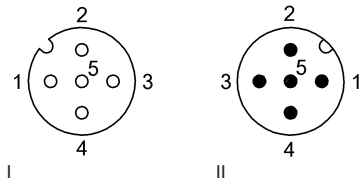

Wiring Diagrams

