

1) Antennenanschluss, 2) LED (CP), 3) LED (Power), 4) Lesekopfanschluss X1, 5) Anzugsmoment



Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE EAC
------------------------------	-------------------

Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige	Power (AN), LED grün CP (Code present), LED gelb Operating, LED gelb blinkend
-------------------------	---

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze	RCA-Buchse

Zusatztext

Nur für Datenträger nach Norm ISO 15693 und ISO 14443A.
 Nur in Verbindung mit BIS V-6xxx
 Bei Erstausrüstung: Zubehör siehe www.balluff.com
 Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.

Material

Gehäusematerial	Aluminium
------------------------	-----------


Mechanische Merkmale

Abmessung	112 x 48 x 97 mm
Anwendungsgewicht	375.00 g

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur	-20...70 °C
Schutzart	IP65, mit Steckverbinder
Umgebungstemperatur	-20...50 °C

Connector Drawings

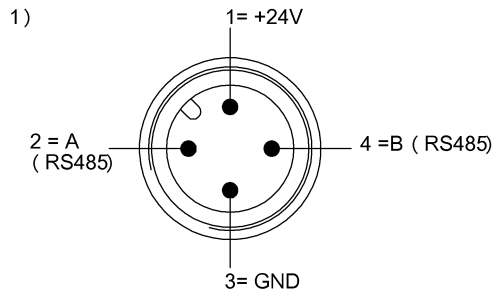

1) Ansicht in Steckrichtung